


品番：EA723VK-13

品名：1.7-3.5N・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル)

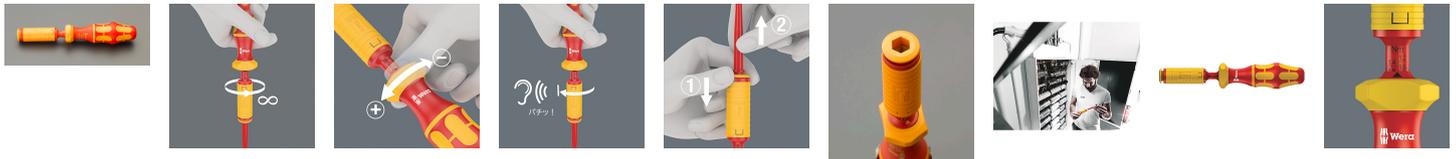

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 29,800円(税抜) / 32,780円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 29,800円(税抜) / 32,780円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/05/05 08:34現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0220ページ0504ページ               |      |   |



通常のトルクレンチに比べて極小トルクの測定が可能です

#### 仕様

|   |            |         |             |
|---|------------|---------|-------------|
| メーカー  | Wera       | 型番      | 05074757001 |
| 差込六角対辺  | 9mm        | 精度      | ±6%         |
| トルク範囲   | 1.7~3.5N.m | 最小トルク単位 | 0.10N.m     |
| 全長  | 192mm      | ハンドル    | クラフトフォーム    |
| 1000V絶縁   |            |         |             |
| 規定のトルク値に達すると、ドライバーがスリップして感覚と音で知らせてくれます。<br>トルク値の強弱調整はグリップの回転で簡単操作<br>目視で確認しやすいトルク表示 |            |         |             |
| 専用ビット(別売)の交換はワンタッチで行えます。  |            |         |             |
| 電気設備や電気基盤の作業・管理が必要とされるため、各種ねじに対応できるように先端は交換式のビットをご用意しております。                         |            |         |             |
| ※組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。   |            |         |             |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.