


品番 : EA723WD-13

品名 : 500-2100N·m(1"DR) トルクレンチ(ラチェット式)

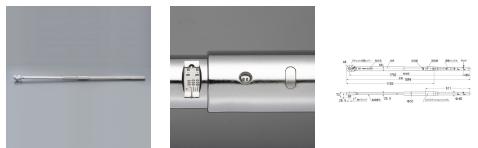

販売価格	278,900円(税抜) / 306,790円(税込)		
カタログ価格	278,900円(税抜) / 306,790円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/02 22:28現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0500ページ		



## 仕様

メーカー	東日製作所(TOHNICHI)	型番	QLE2100N2
用途	ボルト・ナット締付け時のトルク管理に	トルク範囲	500~2,100N·m
最小目盛	10N·m	精度	±3%
差込角	1"	有効長	1,750mm
全長	1,899mm	重量	14.6kg
付属品	校正証明書(検査成績書を含む)		

アジャスタブル型

トルク範囲の中でトルク値を自由に設定することができます。

トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能

設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感じできます。

頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

