
品番: EA723WH-1

品名: 350-750N·m(1"DR)トルクレンチ(大型車用)

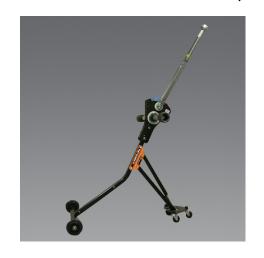

販売価格	145,400円 (税抜)/159,940円(税込)				
カタログ価格	145,400円(税抜)/159,940円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/04 11:33現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0511ページ				









仕様

メーカー	東日製作所(TOHNICHI)	型番	TW750N2
用途	大型車ホイールナットのトルク管理に	トルク調整範囲	350~750N⋅m
最小目盛	5N·m	精度	±5%
差込角	1"	重量	本体:20kg 専用トルクレンチ:1.5kg
付属品	校正証明書(検査成績書を含む)		

アジャスタブル型

トルク範囲の中でトルク値を自由に設定する事ができます。

一人で・楽に・正確に大型のホイールナットのトルク管理が行えます。

約3倍の増力機構を内蔵し、大型車のホイールナットも片手で締付け可能。女性でも作業できます。

自立型の大型トルクレンチ

運送業の支店や営業所において、タイヤ交換後約100㎞での増締めも一人でできます。

ダンパーにより昇降操作がワンタッチ

ユニークなキャスターレイアウトにより、ワークへのアクセスが自由自在

動力源(エア・電気)不要

左右ねじ対応

RoHS対応品

<注意>

ソケット・ピン・オーリング(ソケット脱落防止用)は付属しません。 使用可能なナットの高さ地上高約250~800mm □25.4以上の角ドライブは、貫通穴ソケット(動力工具用)をご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.