

品番：EA724EK-2


品名：φ82 作業用ミラー(マグネット付)



販売価格	4,300円(税抜) / 4,730円(税込)		
カタログ価格	4,300円(税抜) / 4,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 118 (2026/05/02 04:43現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0345ページ		



品名	寸法	質量
EA724EK-1	φ82mm×100mm	100g
EA724EK-2	φ82mm×100mm	100g
EA724EK-3	φ82mm×100mm	100g
EA724EK-4	φ82mm×100mm	100g

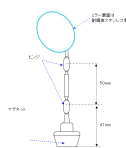

ミラーの裏面は耐腐食ステンレス製

#### 仕様

倍率	等倍	ミラー径	φ82mm
ミラー受部	ステンレス	ミラー材質	ガラス
吸着力	71N(7.2kgf)		
ボールジョイント付。あらゆる角度で点検可能			
マグネット付の土台でしっかり固定します			
ミラーの裏面は耐腐食ステンレス製			
先端ミラーは交換可能(交換ミラー:EA724EH-1M)			
ミラーの裏面は耐腐食ステンレス製			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.