
 


品番：EA724TA-5

品名：7x404mm 隙間ライト(LEDライト付/フレキシブル)

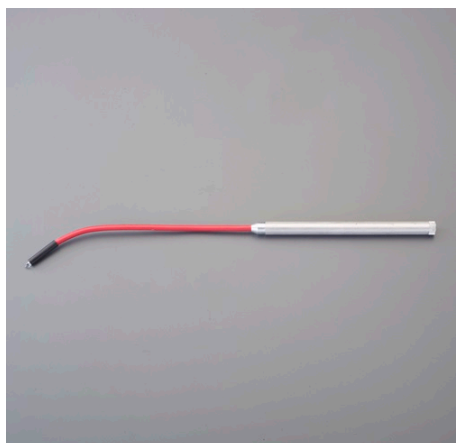

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 8,270円(税抜) / 9,097円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 8,270円(税抜) / 9,097円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/06/18 08:44現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0345ページ                      |      |   |



細いケーブルで狭い箇所でも明るく照らせます

#### 仕様

|      |             |       |             |
|------|-------------|-------|-------------|
| 光源   | 白色LED球      | 光度    | 約27cd(カンデラ) |
| 全長   | 405mm       | 軸径×軸長 | φ5×224mm    |
| 先端径  | φ7mm        | 重量    | 30g         |
| 使用電池 | 単4電池×3本(別売) | 材質    | 本体:アルミ製     |
| 本体   | φ13×180mm   | コード   | 224mm       |

フレキシブルケーブル

※長寿命のため、交換球はありません。

#### 代替品



品番 EA758SF-7  
コメント 違い:使用電池,全長,先端径等

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

