


品番：EA724ZM-12

品名：325x485mm 通路用ミラー(片側用/マグネット)

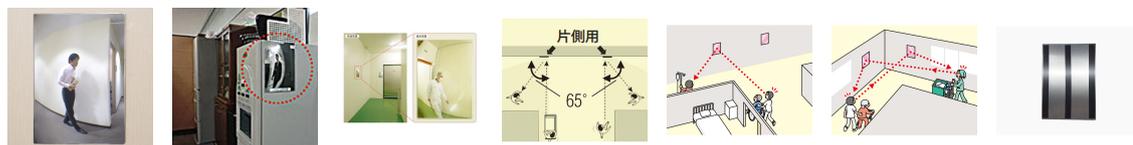

販売価格	51,000円(税抜) / 56,100円(税込)		
カタログ価格	51,000円(税抜) / 56,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/25 22:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2359ページ		



ヒヤリ・ハット解消!! 正面に貼るだけ

### 仕様

メーカー	コミー (Komy)	型番	FT33AM
サイズ(mm)	325×485	曲面	600R
重量(g)	1000	厚さ	3.8mm
材質	ミラー:アクリル フレーム:アルミニウム	仕様	フラット型凸面機能ミラー
用途	T字路やL字路の衝突防止に。		
室内専用			
片側用ミラー			
裏面マグネット付			
雨・風にあたる場所での使用禁止。			
室内でも、直射日光が当たる場所での使用禁止。			
平面で視野65°、3.8mm厚の省スペース			
上下を反転すると左右の使い分けが可能			
目の高さに設置できるので、正面を見るだけで死角が自然と目に入ります。			

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.