
 


品番：EA725AC-34

品名：10-35mm ダイアルキャリパゲージ(外測用)

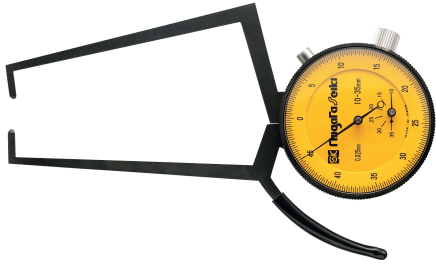

販売価格	22,200円(税抜) / 24,420円(税込)		
カタログ価格	22,200円(税抜) / 24,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/26 09:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0747ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	BO-2
測定範囲	10~35mm	最小目盛	0.025mm
測定深さ	80mm	指示誤差	±0.075mm
繰返し精密度	±0.05mm	測定子先端	φ1.6mm
本体幅	90mm	本体高さ	137mm
奥行	22mm	材質	本体:スチール
重量	83g	付属品	●PCケース
用途	リング溝径や変形物などの外径測定用に		

高精度な外径測定に最適です。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。

ショックブローフ機構付です。

ダイヤルストッパー付です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.