
 
品番: EA725AC-34

品名: 10-35mm ダイヤルキャリパゲージ(外測用)

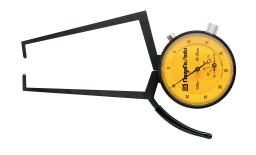

販売価格	22,200円 (税抜)/ 24,420円(税込)				
カタログ価格	22,200円(税抜)/24,420円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/11/17 19:25現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0759ページ				



仕様

メーカー	新潟精機	型番	BO-2
測定範囲	10~35mm	最小目盛	0.025mm
測定深さ	80mm	指示誤差	±0.075mm
繰返し精密度	±0.05mm	測定子先端	ϕ 1.6mm
本体幅	90mm	本体高さ	137mm
奥行	22mm	材質	本体:スチール
重量	83g	付属品	●PCケース
用途	リング溝径や変形物などの外径測定用 に		

高精度な外径測定に最適です。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。

ショックプルーフ機構付です。

ダイヤルストッパー付です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.