
 


品番：EA725AC-35

品名：20-45mm ダイヤルキャリパゲージ(外測用)

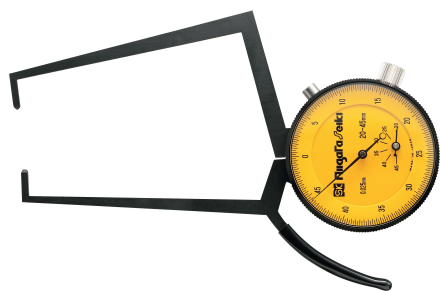

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 23,300円(税抜) / 25,630円(税込) | | |
| カタログ価格 | 23,300円(税抜) / 25,630円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/06/26 09:51現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0747ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|--------------------|-------|----------|
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | BO-3 |
| 測定範囲 | 20~45mm | 最小目盛 | 0.025mm |
| 測定深さ | 80mm | 指示誤差 | ±0.075mm |
| 繰返し精密度 | ±0.05mm | 測定子先端 | φ1.6mm |
| 本体幅 | 100mm | 本体高さ | 140mm |
| 奥行 | 22mm | 材質 | 本体:スチール |
| 重量 | 85g | 付属品 | ●PCケース |
| 用途 | リング溝径や変形物などの外径測定用に | | |

高精度な外径測定に最適です。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。

ショックブローフ機構付です。

ダイヤルストッパー付です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.