


品番：EA725C-10

品名：150mm ノギス(自動ストップ 付)

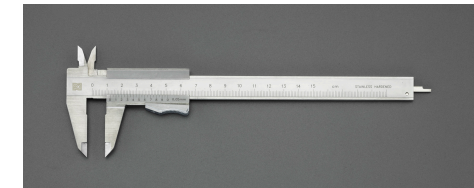

販売価格	6,300円(税抜)／6,930円(税込)		
カタログ価格	6,300円(税抜)／6,930円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2024/05/14 07:12現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0768ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	GHS-15
最大測定値(mm)	150	最小読取值(mm)	0.05
ジョウ長さ(mm)	40	本体幅	236mm
本体高さ	77mm	奥行	9mm
最大許容誤差	±0.05mm	材質	ステンレス(シルバー仕上)
重量	160g	タイプ	アナログ
付属品	●PCケース	用途	外側、内側、段差、深さ測定に
デプスバー付			
指掛けを離せばバーニヤが止まり、被測定物から外す時もジョウが動きません。			
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。			
M型ノギスです。			
バーニヤ一体タイプで目盛も見やすいです。			
指掛け部が自動クランプ式です。			

代替品

--	--



品番 EA725BC-1
コメント 自動ストップ機能なし

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.