


品番 : EA725CT-150A

品名 : 150mm デジタルノギス(ブレード型)

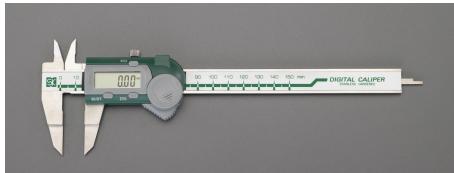

販売価格	31,500円(税抜)／34,650円(税込)		
カタログ価格	31,500円(税抜)／34,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/01/13 17:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0741ページ		



0.75mmの薄型ジョウ

仕様

メーカー	新潟精機	型番	GDCS-150B
測定範囲(mm)	0~150	最小読取値(mm)	0.01
ジョウ長さ(mm)	40	最大誤差	±0.03mm
ジョウ先端部	0.75(D)×20mm	機能	<ul style="list-style-type: none">●ホールド●オートオフ(約20分)●Bluetooth
電源	CR2032×1個	サイズ	A:236mm B:77mm C:16.5mm D:40mm
材質	ステンレス	重量	165g
付属品	<ul style="list-style-type: none">●PCケース●CR2032(テスト用)	用途	外側・内側・段差・深さ測定
注意	最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。		

デプスバー付

ジョウの先端部分を薄くしてあり、細溝などの測定が可能

別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することができます。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.