


品番：EA725CT-600

品名：600mm デジタルロングジョーノギス

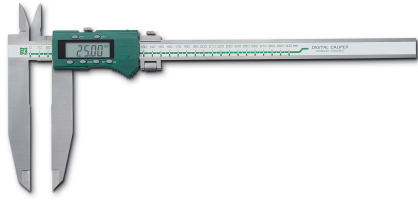

販売価格	180,000円(税抜) / 198,000円(税込)		
カタログ価格	180,000円(税抜) / 198,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/06 01:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0741ページ		



#### 仕様

メーカー	新潟精機	型番	D-600LV
測定範囲(mm)	0~600	最小読取値(mm)	0.01
ジョウ長さ(mm)	300	本体幅	870mm
本体高さ	412mm	奥行	30mm
最大誤差	±0.08mm	電源	CR2032×1個
材質	ステンレス	重量	4.3kg
付属品	●木箱 ●CR2032(テスト用)	用途	外側、内側、段差測定に
注意	●最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。 ●外側の精度保証は測定面で最も本尺に近い部分(上側)によって保証しています。 ●ジョウの先端を用いて測定を行う場合、測定の方法によっては測定精度が表示最大許容誤差を満たさない場合があります。		

デプスバー:無

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

製缶業者様におすすめ、大径ワーク等の直径測定に最適です。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

深い測定箇所、大径の直径測定に便利です。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.