


品番：EA725CV-200

品名：10-200mm デジタルノギス(穴ピッチ用)

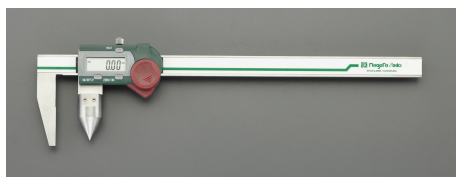

販売価格	38,300円(税抜) / 42,130円(税込)		
カタログ価格	38,300円(税抜) / 42,130円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/26 10:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0741ページ		



#### 仕様

メーカー	新潟精機	型番	GDCP-200TA
測定範囲(mm)	10~200	最小読取値(mm)	0.01
本体幅	300mm	本体高さ	85mm
奥行	20mm	最大誤差	±0.05mm
適用穴径	φ 1.5~19.5mm	機能	ホールド、オートオフ(約20分)、Bluetooth
電池	CR2032×1個	材質	本体:ステンレス 測定子:高炭素クロム軸受鋼
重量	260g	付属品	●PCケース ●CR2032(テスト用)
用途	端面から穴芯までの寸法測定に	注意	最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

デプスバー:無

端面から穴芯までの寸法測定

穴用の測定子が円筒型(テーパ状)になっているため、安定した測定が可能です。

原点設定に便利なマスタープレート付

別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.