


品番：EA725CV-200

品名：10-200mm デジタルノギス(穴ピッチ用)

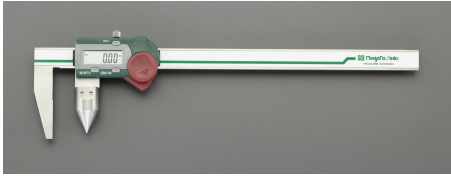

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 38,300円(税抜) / 42,130円(税込) | | |
| カタログ価格 | 38,300円(税抜) / 42,130円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/05/04 03:11現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0741ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------|----------------|-----------|-----------------------------|
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | GDGP-200TA |
| 測定範囲(mm) | 10~200 | 最小読取値(mm) | 0.01 |
| 本体幅 | 300mm | 本体高さ | 85mm |
| 奥行 | 20mm | 最大誤差 | ±0.05mm |
| 適用穴径 | φ 1.5~19.5mm | 機能 | ホールド、オートオフ(約20分)、Bluetooth |
| 電池 | CR2032×1個 | 材質 | 本体:ステンレス 測定子:高炭素クロム軸受鋼 |
| 重量 | 260g | 付属品 | ●PCケース ●CR2032(テスト用) |
| 用途 | 端面から穴芯までの寸法測定に | 注意 | 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。 |

デプスバー:無

端面から穴芯までの寸法測定

穴用の測定子が円筒型(テーパ状)になっているため、安定した測定が可能です。

原点設定に便利なマスタープレート付

別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.