



品番：EA725D-20

品名：150mm デジタルノギス(ワイヤレス通信機能付)

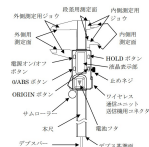

販売価格	23,900円(税抜) / 26,290円(税込)		
カタログ価格	23,900円(税抜) / 26,290円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/07/06 01:28現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0741ページ		

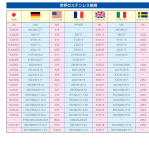

### 仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	AD-5767-150S
測定範囲(mm)	0~150	最小読取値(mm)	0.01
ジョウ長さ(mm)	40	最大誤差	±0.03mm
電源	CR2032形リチウム電池×1個(付属)	材質	ジョウ・本尺:SUS420J2相当品 表示部:ABS樹脂 送信機・受信機:ABS樹脂
防水性能	IP54相当(ワイヤレス通信ユニットの送信機未接続時)	送信距離	約10m以内(室内で障害物のない見通し距離)
送信機接続数	最大8台(1個の受信機に対して、最大8個の送信機を接続可能)	電池寿命	本体:約1年 送信機:約20日(1日当たり100回データ送信時)、約1年(保存時)
サイズ	本体:235(L)×76(W)×15(H)mm	重量	本体:162g(電池含む)
器差	±0.03mm(±0.01mmの量子化誤差は含まず)	繰返し精度	±0.01mm
商品構成	ノギス本体(EA725D-21)、送信機(EA750D-22)受信機(EA750D-23)	動作温湿度範囲	0~40℃、80%RH以下(結露しないこと)
無線周波数	2400~2483.5MHz	変調方式	2400MHz FSK/GFSK
ブザー音量	約40dB(距離10cm)	付属品	電池(モニタ用)、送信機・受信機、取扱説明書、プラスチックケース、性能検

ワイヤレスで測定値をパソコンにデータ送信可能。Excelなどにデータを取り込み可能。

※取り込んだデータは、受信機への登録番号、測定値が2行で入力されます。

例) A列: 登録番号 B列: 測定値

測定値のみの1行のフォーマットに変更することはできません。

パソコンのUSBポートに接続した受信機1個で最大8台のノギスの測定データが取り込めます。

※複数台のノギスでデータを取り込む場合、本製品セットのほかに別製品のノギス本体 (EA725D-21) と送信機 (EA725D-22) をお求めください。

コードレスで測定データを簡単にパソコンへ転送

部品や製品の検査・品質管理に便利

測って、送信ボタンを押すだけで測定データをExcelなどの汎用ソフトへ簡単に取り込み可能 (専用ソフト不要)

手書き記録による記入ミスを解消

サムローラー付きなので、転がして微量な調整が可能

注意: 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226 (代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.