



品番 : EA725D-21

品名 : 150mm デジタルノギス

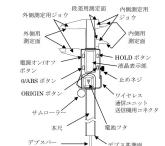

販売価格	9,700円(税抜) / 10,670円(税込)		
カタログ価格	9,700円(税抜) / 10,670円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2025/12/18 22:42現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0752ページ		

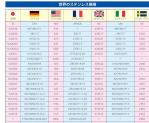

## 仕様

メーカー	エー・アンド・ディ	型番	AD-5767-150
測定範囲(mm)	0~150	最小読取値(mm)	0.01
ジョウ長さ(mm)	40	最大誤差	±0.03mm
電源	CR2032形リチウム電池×1個(付属)	材質	ジョウ・本尺:SUS420J2相当品、表示部:ABS樹脂
防水性能	IP54相当(ワイヤレス通信ユニットの送信機未接続時)	電池寿命	約1年
サイズ	235(L)×76(W)×15(H)mm	重量	162g(電池含む)
繰返し精度	±0.01mm	付属品	プラスチックケース、電池(モニタ用)、性能検査書、取扱説明書
動作温湿度範囲	0~40°C、80%RH以下(結露しないこと)		

送信機(EA725D-22)と受信機(EA725D-23)を使用する事で、ノギス測定データをパソコンに送信することができます。

サムローラー付きなので、転がして微量な調整が可能

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.