


品番：EA725DK-1

品名：M2xP0.4/60mm 限界ねじゲージ (ISO導入JIS)

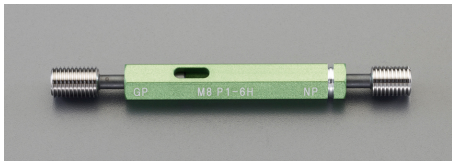

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 18,800円(税抜) / 20,680円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 18,800円(税抜) / 20,680円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/06/26 08:36現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0745ページ                      |      |   |



#### 仕様

|      |                          |        |   |
|------|--------------------------|--------|---|
| メーカー | 新潟精機                     | 型番     | GPNP-0204I  |
| 呼び寸法 | M2×P0.4                  | 全長(mm) | 60  |
| 材質   | ゲージ部分:合金工具鋼<br>シャンク部:アルミ | 重量     | 3g  |
| 用途   | ねじの検査に。                  | 仕様     | ●このゲージは通りと止りの2つの寸法差を持つねじによって、ねじ部品のあらかじめ定められた寸法精度の上限と下限で検査する、測定ゲージです。<br>●限界ねじゲージの通りゲージが無理なく通り抜け、止りゲージが2回転を超えてねじ込まなければ、そのゲージは合格したと判定します。 |

通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。

ねじ部品のあらかじめ定められた寸法精度の上限と下限で検査できます。

ISO導入JIS規格です。従来のJIS規格では止り側には検査用、工作用の区別がありましたが、ISO導入JIS規格では区別なく単純化されています。

検査成績表付です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

