


品番 : EA725EH-38A

品名 : 0- 25mm/150m マイクロメータ-(デジタル/深型)

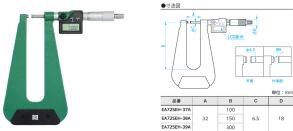

販売価格	40,000円(税抜) / 44,000円(税込)		
カタログ価格	40,000円(税抜) / 44,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/19 01:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0743ページ		



品番	A	B	C	D	備考
EA725EH-37A	32	100	6.5	18	
EA725EH-38A	32	150	6.5	18	
EA725EH-39A	32	300	6.5	18	

仕様

メーカー	新潟精機	型番	QEM293-150U
測定面形状	平面	測定範囲(mm)	0~25
最小読取値(mm)	0.001	口の深さ(mm)	150
スピンドル径	φ 6.5mm	最大誤差	6 μm
電源	CR2032×1個	サイズ	210(W)×27(D)×210(H)mm
材質	●フレーム:球状黒鉛鋳鉄 ●スピンドル:高炭素クロム軸受鋼 ●測定面:超硬チップ	重量	830g
用途	外側寸法の測定に	付属品	●木箱 ●キースパナ ●CR2032(テスト用)
注意	最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。		

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

フレーム奥行があり、鋼板等の任意箇所測定ができます。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

防熱カバー付です。

定圧装置付です。

オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。

フレームは塗装仕上です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.