


品番 : EA725EH-42A

品名 : 0- 25mm/ φ 3mm マイクロメータ(デジタル/細軸)

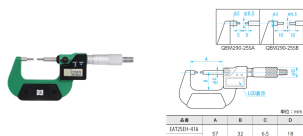

販売価格	35,200円(税抜) / 38,720円(税込)		
カタログ価格	35,200円(税抜) / 38,720円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/26 16:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0743ページ		



型番	A	B	C	D
EA725EH-42A	57	32	6.5	18

仕様

メーカー	新潟精機	型番	QEM290-25SB
測定範囲(mm)	0~25	最小読取値(mm)	0.001
測定面(mm)	φ3×10	スピンドル径	φ6.5mm(細軸径: φ3mm)
最大誤差	4 μm	電源	CR2032(リチウム電池)×1個
サイズ	195(W)×27(D)×75(H)mm	材質	●フレーム: 球状黒鉛鋳鉄 ●スピンドル: 高炭素クロム軸受鋼 ●測定面: 超硬チップ
重量	380g	用途	スプラインシャフト溝の径測定に
付属品	●PCケース ●キースパナ ●CR2032(テスト用)	注意	最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

測定子が細いため、スプラインシャフト等の溝測定に最適です。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

防熱カバー付です。

定圧装置付です。

オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。

フレームは塗装仕上げです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.