


品番：EA725EJ-21

品名：5- 30mm インサイドマイクロメーター

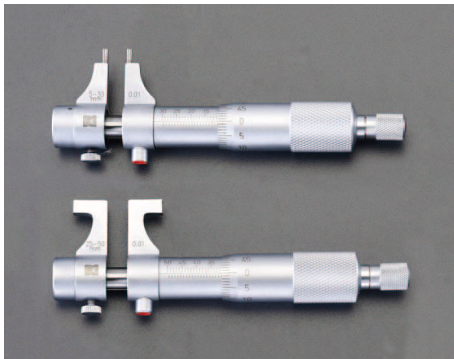

販売価格	25,000円(税抜) / 27,500円(税込)		
カタログ価格	25,000円(税抜) / 27,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 12:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0744ページ		



#### 仕様

メーカー	新潟精機	型番	MC304-30I
測定範囲(mm)	5~30	最小読取值(mm)	0.01
最大誤差	5 $\mu$ m	本体幅	46mm
本体高さ	124mm	奥行	18mm
タイプ	アナログ	材質	ジョウ: ステンレス スピンドル: 高炭素クロム軸受鋼 測定面: 超硬チップ
重量	140g	付属品	●PCケース ●キースパナ ●基準リングゲージ $\phi$ 5
用途	内側寸法の測定に		

0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

定圧装置付です。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

