


品番：**EA725EU-3**

品名：200-800mm インサイドマイクロメーター

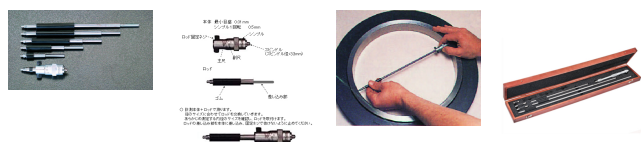

販売価格	52,600円 (税抜) / 57,860円 (税込)		
カタログ価格	52,600円 (税抜) / 57,860円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 10:56現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0744ページ		



円柱や円の内径に加え、平行な面間距離を測定するのにとても役立ちます

仕様

最小目盛	0.01mm	測定範囲(mm)	200~800
スクリュー動き	25mm	ロッド数	4本
測定	測定物に測定機を平行になるように当てて、シンプルを廻してスピンドルを動かす、 測定物を軽く押すまで廻してください。 (押す力をなるべく一定にしてください。)		

ロッドは絶縁ゴムカバー付です。

円柱や円の内径に加え、平行な面間距離の測定にも御利用下さい。

シリンダーやリングの内径測定、平行面の測定に非常に役立ちます。

焼き入れ・研削加工されており、耐久性があります。

インサイドマイクロメーター (内径測定用)

平行な面間距離の測定にも御利用下さい。

計測本体+ロッドで測ります。

径のサイズに合わせてロッドを交換していきます。

あらかじめ測定する内径のサイズを確認し、ロッドを取付けます。

ロッドの差し込み部を本体に差し込み、固定ネジで抜けないように止めてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.