


品番：EA725MA-12A

品名：50mm/0.01/58mm ダイヤルゲージ(ロングタイプ°)

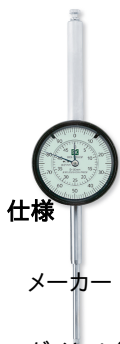

販売価格	28,000円(税抜) / 30,800円(税込)		
カタログ価格	28,000円(税抜) / 30,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/11 13:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0740ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	WDI-5058SP
ダイヤル径(mm)	58	全長(mm)	234.5
目量(mm)	0.01	測定範囲(mm)	50
目盛仕様	0~100	用途	測定範囲の長い測定に
測定子長	57.5mm	重量	270g
材質	本体:スチール 測定子先端:鋼	戻り誤差	9μm
測定力	3.5N以下	長針1回転	1mm
1/10回転隣接誤差	15μm	全測定範囲指示誤差	±40μm
繰返し精密度	5μm	取付軸径	φ8mm
付属品	裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類	注意	垂直(測定子下向き)でご使用下さい。

リミット針を装着

軸受部に宝石軸受を使用しています。

目盛板は緑色

ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。

外枠と内枠の隙間からの水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。

自動車エンジン等(点火時期、ピストン上死点)調整の必需品です。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.