


品番 : EA725MB-12

品名 : 0.8mm/0.01/37.5mmダイヤルインジケータ(ロング/超硬)

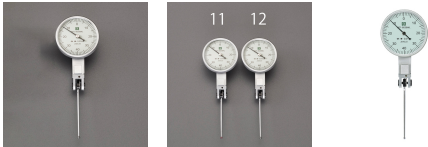

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 16,500円(税抜) / 18,150円(税込) | | |
| カタログ価格 | 16,500円(税抜) / 18,150円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/26 10:55現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0740ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------|---|--------|------------|
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | WTI-8038WL |
| 測定子材質 | 超硬 | 目量(mm) | 0.01 |
| 測定範囲(mm) | 0.8 | 目盛仕様 | 0~40~0 |
| ダイヤル径(mm) | 37.5 | 本体高さ | 126mm |
| 奥行 | 26mm | 材質 | 本体:スチール |
| 付属品 | ●PCケース ●ステム(アリ溝付): φ6、φ8 ●測定子交換用スパナ | 測定子長さ | 42mm |
| タイプ | てこ式 | 戻り誤差 | 9 μm |
| 測定力 | 0.2N以下 | 指示誤差 | 13 μm |
| 繰返し精密度 | 3 μm | 重量 | 80g |
| 用途 | 平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に | | |

ロング測定子タイプのでこ式ダイヤルインディケータです。

通常のダイヤルインディケータでも測れない深い場所の測定が行えます。

各軸受部に宝石を組み込んでいます。

目盛板は緑色

測定子は高い耐摩耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.