



品番 : EA725MB-21

品名 : 0.2mm/0.02/30mm ダイヤルインジケータ(鋼)

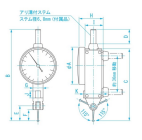

販売価格	12,500円(税抜) / 13,750円(税込)		
カタログ価格	12,500円(税抜) / 13,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/26 10:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0740ページ		

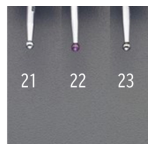

単位: mm

仕様

メーカー	新潟精機	型番	WTI-2030S
測定子材質	鋼	目量(mm)	0.002
測定範囲(mm)	0.2	目盛仕様	0~100~0
ダイヤル径(mm)	30	測定子長さ	12mm
材質	本体:スチール	隣接誤差	4 μ m
重量	70g	全長	97mm
奥行	26mm	付属品	●PCケース ●ステム(アリ溝付): ϕ 6、 ϕ 8 ●測定子交換用スパナ
タイプ	てこ式	戻り誤差	2 μ m
測定力	0.5N以下	指示誤差	6 μ m
繰返し精密度	1 μ m	用途	平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に

ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単に行えます。


各軸受部に宝石を組み込んでいます。

目盛板は緑色

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

φ 6、8mm用ホルダー付

代替品

	<p>品番 EA725MB-22 コメント 仕様ご確認下さい。</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.