


品番 : EA725MB-7A

品名 : 0.8mm/ 0.01/30mm ダイヤルインジケータ(超硬)



販売価格	12,000円(税抜) / 13,200円(税込)		
カタログ価格	12,000円(税抜) / 13,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/12 13:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0740ページ		

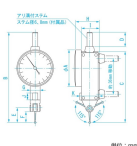

仕様

メーカー	新潟精機	型番	WTI-8030W
測定子材質	超硬	目量(mm)	0.01
測定範囲(mm)	0.8	目盛仕様	0~40~0
ダイヤル径(mm)	30	測定子長さ	12.5mm
材質	本体:スチール	広範囲行き精度	13μm
戻り誤差	3μm	測定力	0.5N以下
隣接誤差	10μm	繰返し精度	3μm
重量	70g	全長	97mm
タイプ	てこ式	用途	平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に
付属品	●PCケース ●ステム(アリ溝付): φ6、φ8 ●測定子交換用スパナ		

ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単に行えます。

各軸受部に宝石を組み込んでいます。

目盛板は緑色

高い耐摩耗性

高硬度でキズがつかない

熱膨張係数が小さい

φ6、8mm用ホルダー付

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.