


品番 : EA725MC-1A

品名 : 4- 6mm デジタル内径測シリンダーゲージ

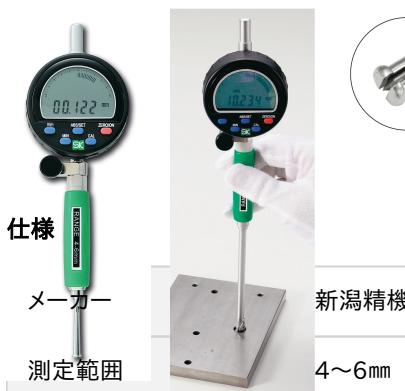

販売価格	88,100円(税抜)／96,910円(税込)		
カタログ価格	88,100円(税抜)／96,910円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 19:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	新潟精機	型番	WCDI-6D
測定範囲	4~6mm	広範囲精度	10 μm
目量	0.002mm	測定子の有効ストローク	0.6mm
測定深さ	34mm	繰返し精密度	3 μm
隣接誤差	5 μm	換えワッシャ	無し
測定子	[2点式]0.5mmとび4本	電源	CR2032×1個
サイズ(W×D×H)mm	66×40×202	重量	255g
材質	●本体:スチール ●測定子:炭素工具鋼 ●測定針先端:超硬	用途	内径測定用に
付属品	●木箱 ●測定子x4 ●測定針 ●スパナ ●CR2032(テスト用)	注意	●各精度は、量子化誤差(±1カウント)含みません。 ●各精度は、付属のデジタルインジケータを含めた値です。 ●マスターとなるリングゲージをご用意下さい。

デジタルインジケータを標準装備しています。

デジタル表示で見やすい。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

ABS(絶対測定)機能付です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.