


品番 : EA725MC-2A

品名 : 6- 10mm デジタル内径測シリンダーゲージ

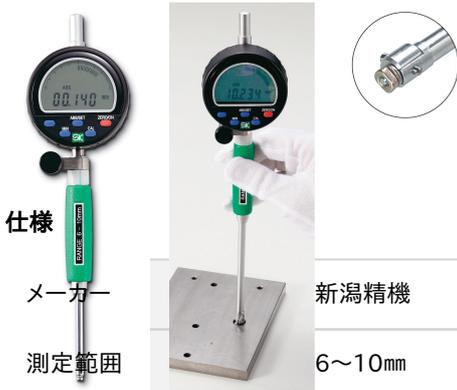

販売価格	46,900円(税抜) / 51,590円(税込)		
カタログ価格	46,900円(税抜) / 51,590円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/15 13:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー

測定範囲

新潟精機

6~10mm

型番

WCDI-10D

広範囲精度

12 μ m

目量

0.002mm

替ロッド

EA725MC-101~109

換えロッド

0.5mmとび9本

測定子の有効ストローク

0.7mm

測定深さ

48mm

繰返し精密度

3 μ m

隣接誤差

5 μ m

換えワッシャ

無し

電源

CR2032×1個

サイズ(W×D×H)mm

66×40×225

材質

- 本体: スチール
- 測定子: 軸受鋼

重量

265g

用途

内径測定用に

付属品

- 木箱
- 換えロッドx9
- スパナ
- CR2032(テスト用)

注意

- 各精度は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
- 各精度は、付属のデジタルインジケータを含めた値です。
- マスタとなるリングゲージをご用意下さい。

デジタルインジケータを標準装備しています。

デジタル表示で見やすい。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

ABS(絶対測定)機能付です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.