
品番: EA725VA-8

品名: 0.03-2.2mm クラックスケール

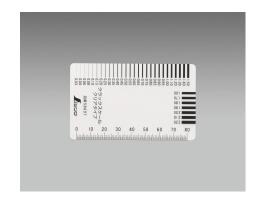

販売価格	670円(税抜) / 737円(税込)				
カタログ価格	670円(税抜)/737円(税込)				
在庫数	最新在庫: 19 (2025/10/25 01:34現在)				
商品入数	1	販売単位	枚		
カタログページ	0774ページ				





仕様

メーカー	シンワ測定	型番	58697		
測定範囲	クラックスケール:0.03~2.20mm 直尺目盛:0~80mm	最小目盛	クラックスケール: 0.03mm 直尺目盛: 0.5mm		
クラックスケール精度	±0.02mm	本体サイズ	55(W)×0.2(D)×91(H)mm		
材質	ポリエステル	用途	壁や基礎など、コンクリートのひび割れ の検査に。		
透明でクラックに合わせやすいタイプ					

透明でグラグンに占わせやりいタイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.