

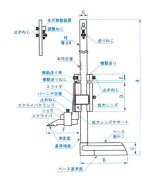


品番 : EA725XF-3

品名 : 300mm ハイトゲージ

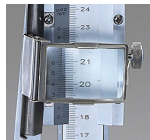

販売価格	47,000円(税抜) / 51,700円(税込)		
カタログ価格	47,000円(税抜) / 51,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/18 15:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0735ページ		

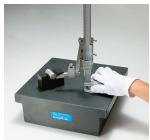

仕様

メーカー	新潟精機	型番	VHK-30
測定範囲	0~300mm	最小目盛	0.02mm
精度	±0.04mm	材質	本尺:ステンレス ベース:鋳鉄 スクライバ:先端超硬チップ
付属品	・ダイヤルインジケータホルダ ・スクライバクランプ ・スクライバ ・拡大レンズ	重量	3.1kg
スライダー微動送り上下量	8mm	本尺微動上下量	10mm
サイズ	A:540mm、B:127mm、 C:40mm、D:74mm、 E:22mm、F:87mm、 G:28mm、H:9mm、 I:87mm	タイプ	アナログ
用途	金型、治工具の測定やケガキ作業に	注意	ダイヤルインジケータ使用の場合は、付属のホルダをご利用下さい。

測定面は鋼貼り仕様で、耐磨耗性

ホルダー使用で、ダイヤルインディケータ取付可能です。

目盛の読取が楽な拡大レンズ(3倍ガラスレンズ)

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

本尺移動による0点調整機能で長期使用が可能です。

本尺移動装置により本尺の移動と調整が楽にできます。

微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.