
 


品番：EA725XG-1

品名：300mm ハイゲージ(デジタル)

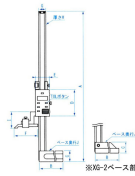

販売価格	77,000円(税抜) / 84,700円(税込)		
カタログ価格	77,000円(税抜) / 84,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/18 13:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0735ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	VH-30D
測定範囲	0~300mm	最小目盛	0.01mm
精度	±0.04mm	スライダ-微動送り上下量	8mm
機能	任意の位置で0設定、ホールド、公差設定	電源	SR44(テスト用付属)
本体幅	185mm	本体高さ	455mm
奥行	65mm	重量	2.6kg
材質	バーニア: ステンレス、ベース: 鋳鉄、スクライバ-: 超硬チップ付	付属品	ホルダ-ア-ム、スクライバ-ークランプ、スクライバ-、φ6コレット、SR44
タイプ	デジタル	用途	金型、治工具の測定やケガキ作業に
注意	●ダイヤルインジケータを使用する場合は、誤差の影響を少なくするため、ワークと同じ高さのマスタを使い、比較測定を行ってください。 ●最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。		

測定面は鋼貼り仕様で、耐磨耗性

ホルダ-ア-ムと、スクライバ-ークランプ使用で、ダイヤルインディケータ-取付可能です。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.