
 


品番 : EA725XG-2

品名 : 600mm ハイトゲージ(デジタル)

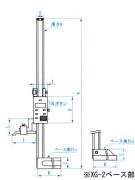

販売価格	140,000円(税抜)／154,000円(税込)		
カタログ価格	140,000円(税抜)／154,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/19 07:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0735ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	VH-60D
測定範囲	0~600mm	最小目盛	0.01mm
精度	±0.06mm	スライダー微動送り上下量	8mm
機能	任意の位置で0設定、ホールド、公差設定	電源	SR44×1個(テスト用付属)
本体幅	263mm	本体高さ	810mm
奥行	120mm	重量	5kg
材質	バーニア:ステンレス、ベース:鋳鉄、スクライバー:超硬チップ付	付属品	ホルダーアーム、スクライバークランプ、スクライバー、φ6コレット、SR44
タイプ	デジタル	用途	金型、治工具の測定やケガキ作業に
注意	●ダイヤルインジケーターを使用する場合は、誤差の影響を少なくするため、ワークと同じ高さのマスタを使い、比較測定を行ってください。 ●最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。		
測定面は鋼貼り仕様で、耐磨耗性			
ホルダーアームと、スクライバークランプ使用で、ダイヤルインディケーター取付可能です。			

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.