


品番 : EA727-15

品名 : 0-200°C / φ154mm 隔測温度計



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 51,200円(税抜)／56,320円(税込) | | |
| カタログ価格 | 51,200円(税抜)／56,320円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/02/18 22:23現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0816ページ | | |

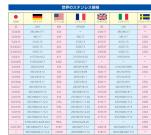

仕様

| | | | |
|----------|---|-------|---------|
| メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | LB-150S |
| 測定範囲(°C) | 0~200°C | 1目盛 | 5°C |
| リード長 | 3m | 取付ねじ | R1/2" |
| 感温部 | φ12×100mm | ダイヤル径 | 150mm |
| ケース外径 | 154mm | 精度 | ±1目盛 |
| 材質 | ケース:SUS304 透明板:ガラス 感温部、取付ねじ、リード線:SUS304 | 重量 | 1.8kg |
| 防水性 | JIS C 0920 IPX1に準拠 | 表面処理 | 電解研磨 |
| 取付穴径 | φ8×3ヶ所 | | |

離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。

液体膨張式

オールステンレス製(SUS304)

次の場合は必ず保護管(オプション)をご使用ください。

1. 50°C以上の液体を測定する場合(やけどや火災の危険性があります)
2. 0.5MPa以上の圧力がかかる場合
3. 腐食性の被測温物を測定する場合
(ただし材質SUS304が環境により耐腐食に適材と認められない場合があります)

トレーサビリティ校正:対応

JCSS校正:非対応

見やすいアナログ表示で温度が容易に直読できます。

電源を必要としないメカニカル構造

※ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった目盛範囲をご指定ください。

例:100°Cをご使用の場合は、目盛範囲0~150°Cを指定

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.