


品番：EA728EB-43

品名：162mm 温度・湿度計

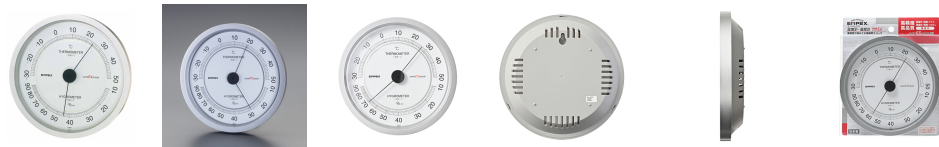

販売価格	3,750円(税抜)／4,125円(税込)		
カタログ価格	3,750円(税抜)／4,125円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/14 20:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0827ページ		



仕様

メーカー	エンベックス気象計 (EMPEX)	型番	EX-2747
測定範囲	温度: -30～50℃ 湿度計: 10～90%RH	サイズ	φ 162×29mm
材質	枠: PS樹脂 (塗装仕上)	重量	160g
精度	温度: ±1℃ (0～40℃) 湿度: ±2%RH (35～75%RH常温)	分解能	温度: 1目盛1℃ 湿度: 1目盛1%RH
電源	不要	カラー	シャインシルバー
日本製			
壁掛用			
高精度センサ搭載			
電池不要、操作不要で設置をするだけで計測をします。			
高精度、高品位なスーパーEXセンサを搭載をしたアナログ温度・湿度計です。			
ベーシックな丸型			
スピン仕上げの高品質文字盤			
読み取りやすいツートーンの文字盤			
厳格な加工技術にこだわり、一つ一つ丹念な手作業により岩手県奥州市水沢で造り上げた日本製センサを搭載しています。			

※精密機器につき強い衝撃を与えないでください。

※バイメタル式(熱膨張を利用した方式)の為、電源は不要です。(詳しくはPDF資料をご参照ください)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.