


品番 : EA729CD-25

品名 : G 3/8" / 75/100mm / 0-2.5MPa つば付圧力計

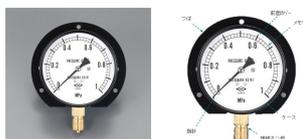

販売価格	4,900円(税抜) / 5,390円(税込)		
カタログ価格	4,900円(税抜) / 5,390円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/19 04:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0755ページ		



#### 仕様

接続	G(PF)3/8"	圧力(MPa)	0~2.5
ゲージ径	75mm	外径	100mm
使用流体	水、空気、油など	ケース材質	合金製
接液部材質	アルミブラス	厚さ	40mm(本体)
ネジ穴径	φ4.5mm×3ヶ所	使用温度	10~50℃

ブルドン管方式

ツバ付

※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。

※ブルドン管とは断面が楕円形の管を円形状に曲げて一端を固定し、他端をとじたものです。保安用や工程管理用などに広く用いられています。

#### 代替品

	<b>品番</b> EA729CD-25 <b>コメント</b> 変更点: 外径、測定範囲
--	--

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.