


品番 : EA729CE-15

品名 : G 3/8"/100/128mm/0-1.5MPa つば付圧力計

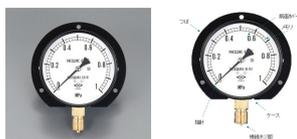

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,000円(税抜) / 6,600円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,000円(税抜) / 6,600円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/03/19 04:28現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0755ページ | | |



仕様

| | | | |
|---|------------|---------|----------|
| 接続 | G(PF)3/8" | 圧力(MPa) | 0~1.5 |
| ゲージ径 | 100mm | 外径 | 128mm |
| 使用流体 | 水、空気、油など | ケース材質 | 合金製 |
| 接液部材質 | アルミブラス | 厚さ | 43mm(本体) |
| ネジ穴径 | φ5.5mm×3ヶ所 | 使用温度 | 10~50℃ |
| ブルドン管方式 | | | |
| ツバ付 | | | |
| ※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。 | | | |
| ※ブルドン管とは断面が楕円形の管を円形状に曲げて一端を固定し、他端をとじたものです。保安用や工程管理用などに広く用いられています。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.