


品番：EA729CE-20

品名：G 3/8"/100/128mm/0-2.0MPa つば付圧力計

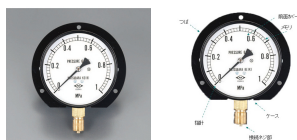

販売価格	6,000円(税抜) / 6,600円(税込)		
カタログ価格	6,000円(税抜) / 6,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/26 11:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0755ページ		



仕様

接続	G(PF)3/8"	圧力(MPa)	0~2
ゲージ径	100mm	外径	128mm
使用流体	水、空気、油など	ケース材質	合金製
接液部材質	アルミブラス	厚さ	43mm(本体)
ネジ穴径	φ5.5mm×3ヶ所	使用温度	10~50℃
ブルドン管方式			
ツバ付			
※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。			
※ブルドン管とは断面が楕円形の管を円形状に曲げて一端を固定し、他端をとじたものです。保安用や工程管理用などに広く用いられています。			

代替品

	品番 EA729CD-25 コメント 圧力0~2.5MPa、ゲージ径75mm
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.