


品番 : EA729DJ-6

品名 : G 1/4" / 60mm / 0-0.6MPa 圧力計(ステンレス製)



販売価格	14,700円(税抜) / 16,170円(税込)		
カタログ価格	14,700円(税抜) / 16,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/26 11:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0755ページ		

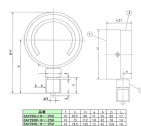

## 仕様

圧力(MPa)	0~0.6	直径	60mm
取付ネジ	G(PF)1/4"	ケース材質	SUS304
接液部材質	ステンレス	使用温度範囲	-5~+45℃
精度	±1.6%F.S	使用流体	水、空気、油、金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒など
処理	カバー:電解研磨 ケース:電解研磨		
IP43相当			
オールステンレス製の為、耐食性に優れ、厳しい流体・外部環境でも使用できます。			
腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛版・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでもつことができます。			
圧力スパンが豊富なので、機種の選択が容易にできます。			
電解研磨			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.