


品番 : EA729DK-30


品名 : G 1/4" / 75mm / 0-3.0MPa 圧力計(ステンレス製)

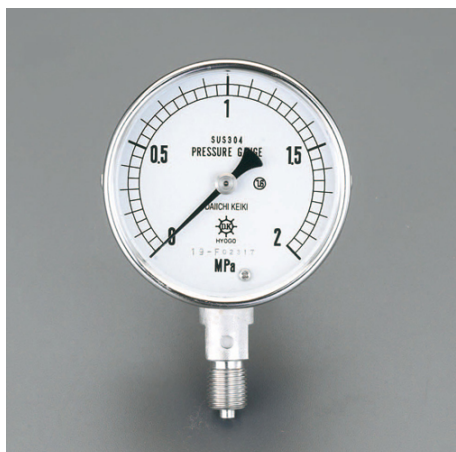

販売価格	16,500円(税抜) / 18,150円(税込)		
カタログ価格	16,500円(税抜) / 18,150円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/09 17:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0755ページ		



品番	圧力範囲	口径	取付ネジ	精度	取付位置
EA729DK-30	0~3.0MPa	75mm	G1/4"	±1.6%F.S	前面
EA729DE-30	0~3.0MPa	75mm	G1/4"	±1.6%F.S	後面
EA729DK-15	0~1.5MPa	75mm	G1/4"	±1.6%F.S	前面
EA729DE-15	0~1.5MPa	75mm	G1/4"	±1.6%F.S	後面
EA729DK-0.5	0~0.5MPa	75mm	G1/4"	±1.6%F.S	前面
EA729DE-0.5	0~0.5MPa	75mm	G1/4"	±1.6%F.S	後面

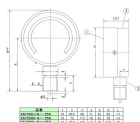

仕様

圧力(MPa)	0~3.0	直径	75mm
取付ネジ	G(PF)1/4"	ケース材質	SUS304
接液部材質	ステンレス	使用温度範囲	-5~+45℃
精度	±1.6%F.S	使用流体	水、空気、油、金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒など
処理	カバー:電解研磨 ケース:電解研磨		

IP43相当

オールステンレス製の為、耐食性に優れ、厳しい流体・外部環境でも使用できます。

腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛版・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでもつことができます。

圧力スパンが豊富な為、機種選択が容易にできます。

電解研磨

代替品

品番	EA729DE-30
コメント	スチール製



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.