

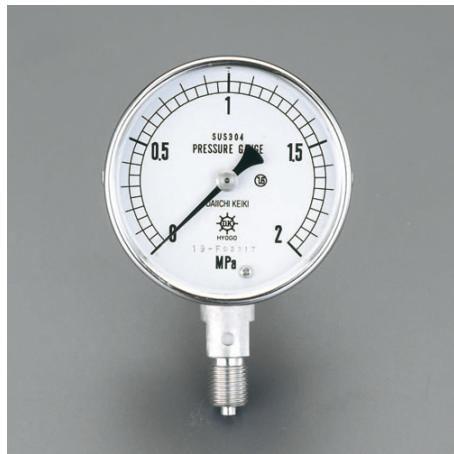


品番 : EA729DL-100

品名 : G 1/4"/100mm/0- 10MPa 圧力計(ステンレス製)

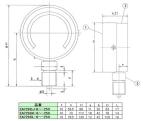

販売価格	22,300円(税抜)／24,530円(税込)		
カタログ価格	22,300円(税抜)／24,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/15 22:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0767ページ		

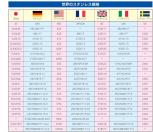

仕様

圧力(MPa)	0~10	直径	100mm
取付ネジ	G(PF)1/4"	ケース材質	SUS304
接液部材質	ステンレス	使用温度範囲	-5~+45°C
精度	±1.6%F.S	使用流体	水、空気、油、金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒など
処理	カバー:電解研磨 ケース:電解研磨		

IP43相当

オールステンレス製の為、耐食性に優れ、厳しい流体・外部環境でも使用できます。

腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛版・針等も鏽びることなく綺麗な状態をいつまでもつことができます。

圧力スパンが豊富なので、機種の選択が容易にできます。

電解研磨

代替品

品番	EA729DJ-100
コメント	変更点: ゲージ径



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.