


品番 : EA729DL-20

品名 : G 1/4"/100mm/0-2.0MPa 圧力計(ステンレス製)

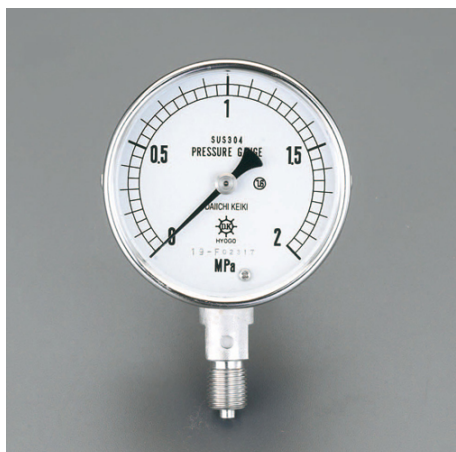

販売価格	18,100円(税抜) / 19,910円(税込)		
カタログ価格	18,100円(税抜) / 19,910円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 13:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0755ページ		



#### 仕様

圧力(MPa)	0~2.0	直径	100mm
取付ネジ	G(PF)1/4"	ケース材質	SUS304
接液部材質	ステンレス	使用温度範囲	-5~+45℃
精度	±1.6%F.S	使用流体	水、空気、油、金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒など
処理	カバー:電解研磨 ケース:電解研磨		
IP43相当			
オールステンレス製の為、耐食性に優れ、厳しい流体・外部環境でも使用できます。			
腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛版・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでもつことができます。			
圧力スパンが豊富なので、機種選択が容易にできます。			
電解研磨			

#### 代替品

品番	EA729DF-20
コメント	スチール製



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.