


品番：EA729DL-50


品名：G 1/4"/100mm/0-5.0MPa 圧力計(ステンス製)

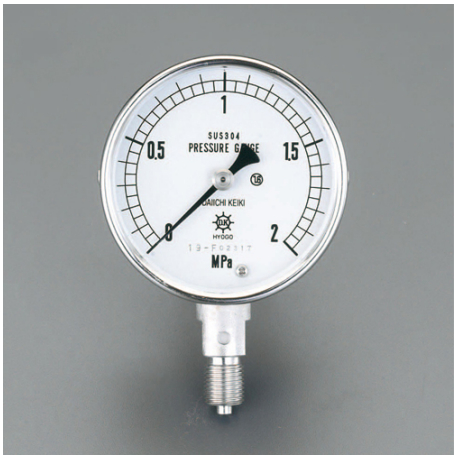

販売価格	19,700円(税抜)／ 21,670円(税込)		
カタログ価格	19,700円(税抜)／21,670円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/05/14 19:26現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



品番	EA729DL-50
品名	G 1/4"/100mm/0-5.0MPa 圧力計(ステンス製)
圧力範囲	0~5.0MPa
口径	100mm
取付ネジ	G(PF)1/4"
ケース材質	SUS304
接液部材質	ステンレス
使用温度範囲	-5~+45℃
精度	±1.6%F.S
使用流体	水、空気、油、金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒など
処理	カバー:電解研磨 ケース:電解研磨

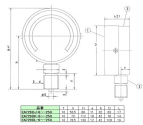

仕様

圧力(MPa)	0～5.0	直径	100mm
取付ネジ	G(PF)1/4”	ケース材質	SUS304
接液部材質	ステンレス	使用温度範囲	－5～＋45℃
精度	±1.6%F.S	使用流体	水、空気、油、金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒など
処理	カバー:電解研磨 ケース:電解研磨		
IP43相当			
オールステンレス製の為、耐食性に優れ、厳しい流体・外部環境でも使用できます。			
腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛版・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでもつことができます。			
圧力スパンが豊富なので、機種の選択が容易にできます。			
電解研磨			

代替品

品番	EA729DF-50
コメント	スチール製



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.