


品番 : EA729DM-10

品名 : G 3/8"/75mm/0-1.0MPa つば付圧力計(ステンス)

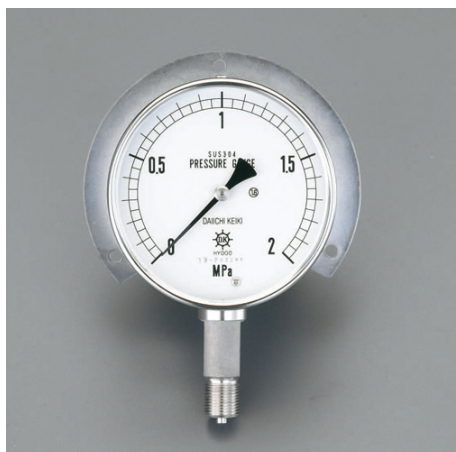

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 15,600円(税抜) / 17,160円(税込) | | |
| カタログ価格 | 15,600円(税抜) / 17,160円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/26 10:47現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0755ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|-----------|-------|----------------------------------|
| 圧力(MPa) | 0~1.0 | ゲージ径 | 75mm |
| 取付ネジ | G(PF)3/8" | 外径 | 98mm |
| ケース材質 | SUS304 | 接液部材質 | ステンレス |
| 精度 | ±1.6%F.S | 使用流体 | 水、空気、油、金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒など |

腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛版・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことができます。

ステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。

代替品

| | |
|--|--|
| | 品番 EA729DC-10 コメント 変更点:精度 |
|--|--|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.