 



品番 : EA729DV-5

品名 : G 1/4" / 60mm / 0-5.0KPa 微圧計



販売価格	9,480円(税抜) / 10,428円(税込)		
カタログ価格	9,480円(税抜) / 10,428円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/11 13:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0754ページ		

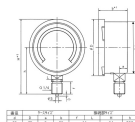

仕様


圧力(kPa)	0~5	直径	60mm
接続	G(PF)1/4"	ケース材質	SUS304
接液部材質	C3604/Crメッキ	使用流体	水、空気、油など
最小目盛	0.1kPa	重量	222g
精度	±2.5%F.S.(フルスケール)		

0調整機能付

高層ビルや半導体製造ラインの空調管理、クリーンルームなどの低圧力での測定に

※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。

代替品

	品番 EA729DV-10 コメント 0-10KPa
--	-------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

