 



品番 : EA729DV-50

品名 : G 1/4"/ 60mm/0- 50KPa 微圧計



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 7,220円(税抜) / 7,942円(税込) | | |
| カタログ価格 | 7,220円(税抜) / 7,942円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2025/06/26 15:48現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0766ページ | | |

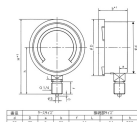

仕様

| | | | |
|---------|-------------------|-------|----------|
| 圧力(kPa) | 0~50 | 直径 | 60mm |
| 接続 | G(PF)1/4" | ケース材質 | SUS304 |
| 接液部材質 | C3604/Crメッキ | 使用流体 | 水、空気、油など |
| 最小目盛 | 1kPa | 重量 | 222g |
| 精度 | ±2.5%F.S.(フルスケール) | | |

0調整機能付

高層ビルや半導体製造ラインの空調管理、クリーンルームなどの低圧力での測定に

※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.