



品番：EA729GD-20

品名：60mm/0-2.0MPa 圧力計(グリセリン入)

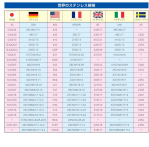

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 7,060円(税抜)／7,766円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 7,060円(税抜)／7,766円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/03/20 02:48現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0755ページ                      |      |   |

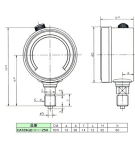

仕様

|                                                              |          |       |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|
| 圧力(MPa)                                                      | 0～2.0    | ゲージ径  | 60mm     |
| 取付ねじ                                                         | G1/4”    | ケース材質 | SUS304   |
| 接液部材質                                                        | 真鍮       | 透明板材質 | ポリカーボネート |
| 全長                                                           | 92mm     | 精度    | ±1.6%F.S |
| 使用流体                                                         | 水、空気、油など |       |          |
| グリセリン入                                                       |          |       |          |
| 屋外使用可                                                        |          |       |          |
| 30倍強の耐久比で、稼働中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。                            |          |       |          |
| 一般形と同じ取付穴になっているので、従来耐震形等をご使用の場合でも、互換性があります。                  |          |       |          |
| グリセリン水溶液は消防法第4類、第3石油類相当ですので火災の危険性が少なく、また無害なので食品工業用にもご使用できます。 |          |       |          |
| ※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。                      |          |       |          |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.