


品番 : EA729GK-16

品名 : 60mm/0-1.6MPa 圧力計(耐脈動圧形)



販売価格	6,030円(税抜) / 6,633円(税込)		
カタログ価格	6,030円(税抜) / 6,633円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 00:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0755ページ		

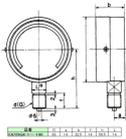

#### 仕様

圧力(MPa)	0~1.6	直径	60mm
取付ねじ	G1/4"	ケース材質	SPTFS
接液部材質	真鍮	使用温度範囲	-5~40℃
精度	±1.6%F.S	用途	回転機、油圧、水圧ポンプなどの圧力管理に。
特長	内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読みとれます。	使用流体	水、空気、油など

ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。

大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心してご利用頂けます。

最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動が激化しています。

対脈動圧形圧力計は脈動圧による指針振れの防止を主眼した製品です。

※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。

※禁油処理はされていません。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.