


品番 : EA735M-14H

品名 : 300x300mm0.01mm/m インспекションレベル

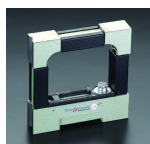

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 147,000円(税抜) / 161,700円(税込)  |      |   |
| カタログ価格  | 147,000円(税抜) / 161,700円(税込)  |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/07/02 15:37現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0732ページ                      |      |   |



微調整ダイヤル付き、4つの測定面で2つのV溝

#### 仕様

|          |          |         |          |
|----------|----------|---------|----------|
| 測定範囲     | 0~±5mm/m | 最小目盛    | 0.05mm/m |
| 木箱入      |          |         |          |
| 幅        | 40mm     |         |          |
| フレームは鋳鋼製 |          |         |          |
| 感度       | 0.01mm/m | サイズ(mm) | 300×300  |
| 重量(kg)   | 8.8      |         |          |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.