


品番：EA736BA-2

品名：30cm 三角スケール

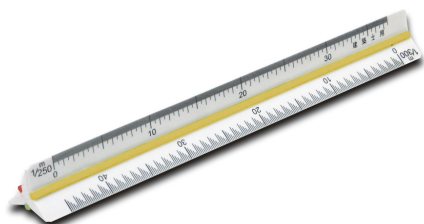

販売価格	2,500円(税抜) / 2,750円(税込)		
カタログ価格	2,500円(税抜) / 2,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/06 01:34現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1791ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	TSB-30KD
全長	325mm	幅	27mm
縮尺	1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300	目盛	1mm
厚み	24mm	最小目盛	1mm
精度	●長さの許容差1:±0.1mm ●長さの許容差2:±0.2mm ●長さの許容差3:±0.3mm ●長さの許容差4:±0.4mm	材質	ABS
重量	54g	用途	製図、縮尺図面の読み取りに
使用条件	●長さの許容差1:50mm以下 ●長さの許容差2:50mmを越え100mm以下 ●長さの許容差3:100mmを越え150mm以下 ●長さの許容差4:150mmを越え300mm以下	注意	長さの許容差は、20℃環境時

目盛が見やすい階段状目盛です。

建築士試験で使用頻度の高い縮尺です。

数値の読み取りが素早くできる総数字タイプです。

高精度レーザー印字目盛です。

面識別が簡単な記号印字です。

凸凹になっていて持ちやすい

縮尺度で色分け、識別が容易に

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.