


品番：EA739AH-1

品名：熱線式風速・風量計

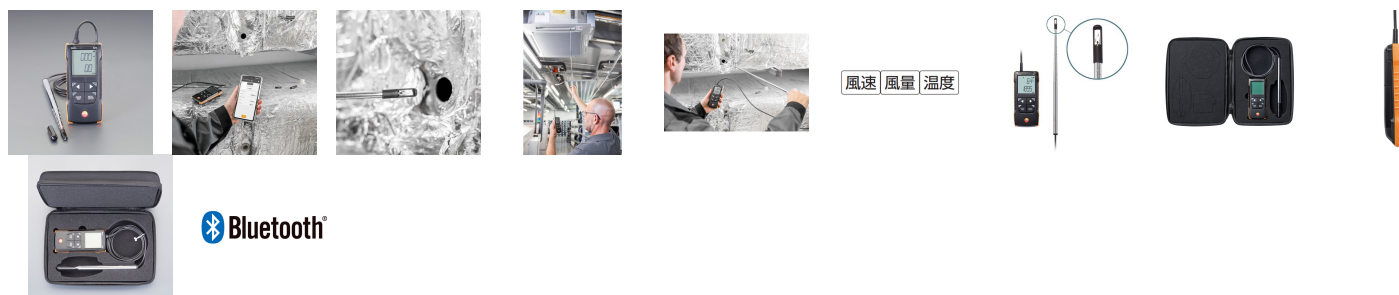

販売価格	68,000円(税抜) / 74,800円(税込)		
カタログ価格	68,000円(税抜) / 74,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/07/06 02:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0799ページ		



### 仕様

メーカー	テスター (testo)	型番	05630425 (testo425)
仕様	本体	測定範囲	風速: 0.01 ~ +20m/s、温度: -20 ~ +70°C (NTC)
分解能	風速: 0.01m/s (すべての範囲)、温度: 0.1°C	電源	単3電池 × 3本 (付属)
精度 ±1digit	風速: ±(0.03m/s + 測定値の4%) (0.01 ~ 20m/s)、温度: ±0.5°C	サイズ	本体: 135 × 60 × 28mm プローブ: 180 ~ 820mm (先端 φ7.5mm) ケーブル: 1.5m
重量	268g	付属品	ケース、単3電池 × 3個、出荷検査書
電池寿命	約35時間	保護等級	本体: IP40、プローブ: IP20
ハウジング材質	ABS+PC/TPE	風量演算	演算範囲: ~99,999m <sup>3</sup> /h
用途	空調ダクト内の風速・風量 吹出口の風速・風量 エアフィルターの性能試験 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など) 排気装置の制御風速 (局所排気装置)		

の定期自主点検)  
喫煙室の風速 (改正健康増進法)

測定値のホールド・時間平均・複数点平均

最大値/最小値

Bluetoothでスマートフォン・タブレットとつながり、専用モバイルアプリで拡張機能が使用できます。

ダクトの測定に最適なスケール付き伸縮式プローブ

内蔵の気圧センサによって自動的に補正された正確な風速を表示

全ての測定範囲を分解能0.01m/sで精密に測定

風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計

堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ

アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート

付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.