


品番：EA742H-1

品名：データロガー用データ収集器

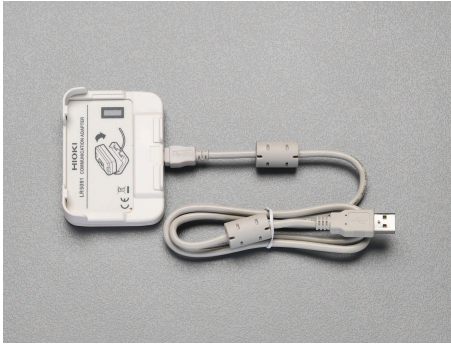

販売価格	9,600円(税抜) / 10,560円(税込)		
カタログ価格	9,600円(税抜) / 10,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/10 02:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0788ページ0802ページ		



仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	LR5091
サイズ	83(W)×19(D)×61(H)mm	重量	43g
コード長	1m	インターフェース	USB2.0 (対応OS: Windows XP、Vista、7、Windows10)
通信方法	データミニ間: 赤外線光通信 PC間: USB2.0、Full Speed対応	適合品番	EA742HD-1、-2、-3、HE、HF、HG用
電源	バスパワーで動作	機能	設定: LR5000sロガーと赤外線通信し、設定の送信/取得 グラフ機能: 最大16chまでのグラフ表示、統計データ表示他 印刷: グラフと統計データ他 エクスポート機能 (データのCSV出力、EXCEL貼り付け) インポート機能 (クランプ電力計3169のテキストファイル読み込み ※記録間隔1秒以上のデマンドパラメータのみ可能) データ加工: スケーリング、電力演算、電力料金計算、稼働率計算、積算、露点温度計算、項目間演算
付属品	・USBケーブル(1m)×1 ・LR5000用ユーティリティ(CD-R)×1	使用温湿度範囲	温度: 0℃～40℃、湿度: 80%RH以下 (結露なきこと)

収集したデータをPCに転送。

付属ソフトで、データを簡単にグラフ化・印刷できます。

付属ソフトで、カーソル間の最大値/最小値/平均値などを演算可能。

屋内使用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.